


六角ワンタッチエルボ

QSQ-G1/4-4

部品番号: 186221

FESTO

360°回転可能, 4方向

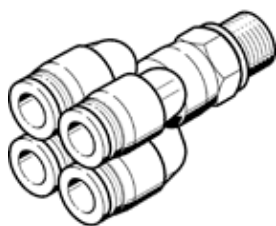

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------------|--|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 2.6 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 容器サイズ | 1 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 6 bar |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 14 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照 |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 締め付けトルク | 9 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 29 g |
| 出力数 | 4 |
| 供給配管数 | 1 |
| エア接続ポート 1 | G1/4 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径4mmのチューブ用 |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |