


ロックネジ式プラグコネクタ QSK-G3/8-10

部品番号: 186301

FESTO

外形六角、雄ネジ

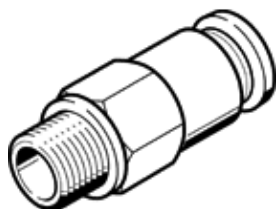

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5.6 mm
使用可能なチューブの型式	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-V0-
チューブ差込深さ	20.7 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
構造	押しきの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
締め付けトルク	15.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	41 g
取付方法	External hexagon A/F 19
エア接続ポート 1	G3/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径10mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス