


# ガイド付シリンダ DFP-80-200-PPV-A-S2

部品番号: 186796  
廃番予定品

FESTO

回転レス、スイッチ取付可、両ロッドピストン  
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

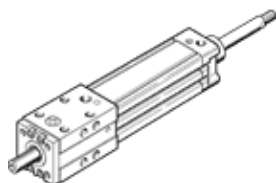

## データシート

| 特長                  | 値                             |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク               | 200 mm                        |
| ピストン径               | 80 mm                         |
| クッション               | PPV : 両側可変エアクッション             |
| 取付方向                | 任意                            |
| ガイド                 | コロガリガイド                       |
| 構造                  | ガイド                           |
| 位置検出                | 近接スイッチ用                       |
| バリエーション             | 貫通ピストンロッド                     |
| 使用圧力                | 0.5 ... 10 bar                |
| 最高速度                | 0.9 m/s                       |
| 運転モード               | 複動式                           |
| 作動流体                | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意       | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC        | 0 - 腐食ストレスなし                  |
| 周囲温度                | -10 ... 60 °C                 |
| クッションストローク          | 32 mm                         |
| 0.6MPaで後退時の理論力      | 2,262 N                       |
| 0.6MPaで前進時の理論力      | 2,262 N                       |
| 移動負荷                | 6,112 g                       |
| 質量                  | 11,778 g                      |
| 接続ポート径              | G3/8                          |
| 材質                  | 銅、PTFEフリー                     |
| Material cover      | 鍛造アルミ合金                       |
| Material seals      | NBR                           |
| Material housing    | 鍛造アルミ合金                       |
| Material piston rod | 熱処理鋼                          |