


# DUOケーブル KM12-DUO-M8-WDWD

部品番号: 18687

FESTO

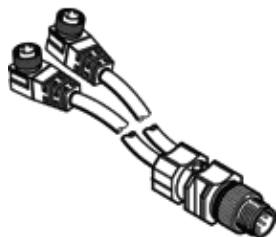

## データシート

特長	値
使用電圧範囲 ( AC)	<= 60 V
使用電圧範囲 ( DC)	<= 75 V
許容電流負荷	2.8 A
保護仕様	IP67
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
配線方式	ストレート形プラグ/エルボ形エルボ M12x1 / M8x1 3ピン/3ピン
ケーブルの構造	3x0,25
ケーブル長さ	0.6 m
被膜の色	グレー
材質 ケーブル皮膜	PUR