


プラグ SEA-GS-11-DUO

部品番号: 18779

FESTO

バルブターミナル用

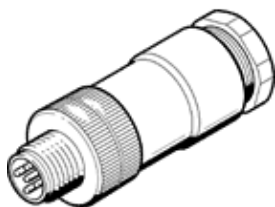

データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 規格 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 取付方法 | ねじスリーブ |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 24 g |
| 配線方式 | 4ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 ストレートプラグ / ネジ端子 |
| 使用電圧範囲 (DC) | <= 250 V |
| 使用電圧範囲 (AC) | <= 250 V |
| 40°C時の許容負荷電流 | 4 A |
| サージの強さ | 2.5 kV |
| ケーブルコネクタ | Pg11 |
| 許容ケーブル径 | 2 x 3 mm または 2 x 5 mm |
| ターミナル断面図 | 0.75 mm ² |
| 保護仕様 | IP67 |
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| 汚染度 | 3 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| Material housing | PBT |
| ハウジングカラー | 黒 |
| Material of union nut | PBT |
| Material electrical contact | 真鍮 白銅処理 |