


軸コントローラ SPC200/P04

部品番号: 187812

FESTO

空気圧サーボ軸、1軸または2軸用、プロフィバスDP接続ポート付

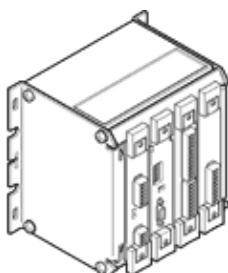

データシート

特長	値
装置セットアップ	4プラグインモジュール用基本ユニット 供給電圧 シリアルインターフェース ブランキングプレート プロフィバスインターフェース
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐連続衝撃性はDIN/IEC 68-2-82に準拠しています。	過酷クラス2に準じて検査済み
相対湿度	0 - 95 % 非凝縮
保護仕様	IP20 IEC 90529
DIN/IEC 68 2~6準拠の耐震	過酷クラス1に準じて検査済み
周囲温度	-5 ... 50 °C