


ケーブル分配器 ASI-KVT-FK

製品番号: 18786

FESTO

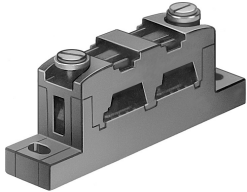

データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
取付位置	任意
製品質量	7.2 g
作動電圧範囲 DC	75 V
使用電圧範囲 AC	60 V
電流容量	3 A
断面積	1.5 000013
保護等級	IP65
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...50 -C
保管温度	-30 -C...85 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質ハウジング	PA
プラグ接点材質	ブロンズ