


# 真空サクシヨンカップホルダ ESH-HE-1-M3

部品番号: 189253

FESTO

高さ補正無し、直接ねじ込み用

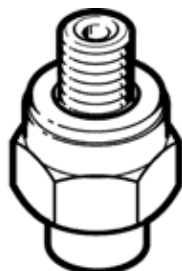

## データシート

| 特長               | 値                            |
|------------------|------------------------------|
| オリフィス径           | 1.2 mm                       |
| ボリウム             | 0.04 cm <sup>3</sup>         |
| 取付方向             | 垂直                           |
| 構造               | 真空ポート上                       |
| 吸着盤の配置           | サイズ1                         |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気 |
| 耐酸性クラス: CRC      | 1 - 腐食ストレス低                  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-A1-L               |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                |
| 質量               | 1 g                          |
| 取付方法             | 雄ネジ<br>真空ポートから               |
| 真空パッド取付          | チューブ径3mm                     |
| 真空接続ポート          | M3                           |
| 材質               | RoHS対応                       |
| Material seals   | 鍛造アルミ合金<br>NBR<br>POM<br>鋼   |
| Material bracket | 熱処理鋼                         |