


真空サクシヨンカップホルダ ESH-HE-4-G1/8

部品番号: 189256

FESTO

高さ補正無し、直接ねじ込み用

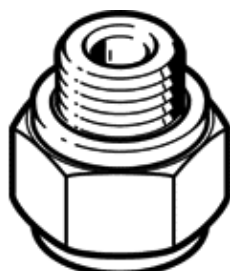

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|-----------------------------|
| オリフィス径 | 4 mm |
| ボリウム | 0.289 cm ³ |
| 取付方向 | 垂直 |
| 構造 | 真空ポート上 |
| 吸着盤の配置 | サイズ4 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 11 g |
| 取付方法 | 雄ネジ 真空ポートから |
| 真空パッド取付 | M6 |
| 真空接続ポート | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | 鍛造アルミ合金 NBR POM 鋼 |
| Material bracket | 熱処理鋼 |