


# 真空サクシヨンカップホルダ ESH-HE-5-G1/4

部品番号: 189257

FESTO

高さ補正無し、直接ねじ込み用

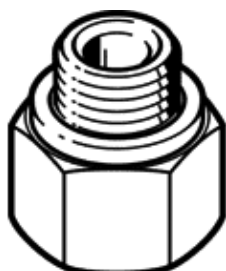

## データシート

特長	値
オリフィス径	7 mm
ボリウム	1.227 cm <sup>3</sup>
取付方向	垂直
構造	真空ポート上
吸着盤の配置	サイズ5
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	24 g
取付方法	雄ネジ 真空ポートから
真空パッド取付	M10
真空接続ポート	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	鍛造アルミ合金 NBR POM 鋼
Material bracket	熱処理鋼