


真空サクシオンカップホルダ ESH-HF-3-M14X1

部品番号: 189262

FESTO

高さ補償付、直接ねじ込み用

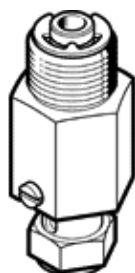

データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	6 mm
オリフィス径	3.3 mm
ポリウム	0.4 cm ³
取付方向	垂直
構造	真空ポート上 高さ補正機能付
吸着盤の配置	サイズ3
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	54 g
取付方法	雄ネジ 真空ポートから
真空パッド取付	M4
真空接続ポート	M14x1
材質	RoHS対応
Material seals	NBR POM
Material bracket	熱処理鋼