


真空パッド ESS-50-ES

製品番号: 189352

FESTO

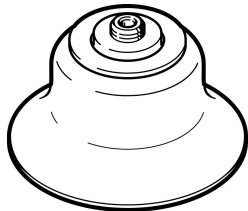

データシート

特徴	値
最小ワーク半径	100 mm
呼び径	3 mm
サクシヨンカップ径	50 mm
サクシヨンカップ容量	7.9 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ4
サクシヨンカップ形状	丸型 エキストラディープ
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 -C...180 -C
公称使用圧力における保持力	103.6 N
定格作動圧力における横荷重	42.5 N
製品質量	23.4 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M6
色	透明
シヨア硬さ	50 ±5

特徴	値
ねじ付トラニオン材質	アルミ鍛造合金, ニッケルめっき 真鍮ニッケルめっき 鋼, 亜鉛めっきとクロムめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)