


# 真空パッド ESS-50-CS

製品番号: 189407

FESTO

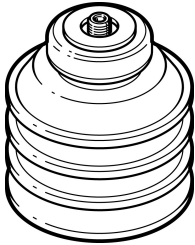

## データシート

特徴	値
コネクタ付サクシオンカップ	17.5 mm
最小ワーク半径	180 mm
呼び径	3 mm
サクシオンカップ径	50 mm
サクシオンカップ容量	38.92 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシオンカップホルダの配置	サイズ4
サクシオンカップ形状	丸型 ジャバラ3.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 -C...180 -C
公称使用圧力における保持力	63.4 N
定格作動圧力における横荷重	45.5 N
製品質量	32.1 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M6
色	透明
シヨア硬さ	50 ±5

特徴	値
ねじ付トラニオン材質	アルミ鍛造合金, ニッケルめっき 真鍮ニッケルめっき 鋼, 亜鉛めっきとクロムめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)