


# 六角ワンタッチエルボ QSLV4-3/8-3/8-U

部品番号: 190797

FESTO

4連, 360°回転可能

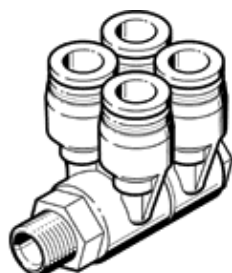

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5.2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	24 Nm
質量	99 g
出力数	4
供給配管数	1
エア接続ポート 1	NPT3/8雄ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス