


六角ワンタッチエルボ QSYTF-3/8-3/8-U

部品番号: 190836

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ+雌ねじ, 外部六角

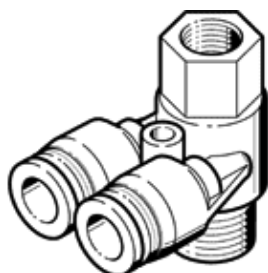

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 5.3 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 容器サイズ | 1 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 74.5 g |
| 出力数 | 2 |
| 供給配管数 | 1 |
| エア接続ポート 1 | NPT3/8雄ねじ NPT3/8雌ねじ |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 3/8" |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |
| Material hollow bolt | 真鍮 (ニッケルめっき) |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |