


交換用パッド ESV-30-EF

製品番号: 191030

FESTO

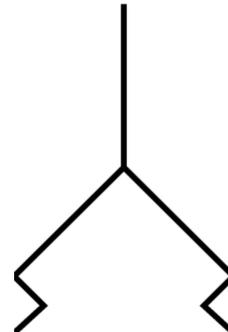

データシート

特徴	値
最小ワーク半径	50 mm
サクシヨンカップ径	30 mm
サクシヨンカップ容量	1.952 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 エキストラディーブ
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 -C...200 -C
公称使用圧力における保持力	37.2 N
製品質量	2.9 g
色	グレー
シヨア硬さ	60 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	FPM