


# 真空フィルタ

## ESF-3

部品番号: 191202

FESTO

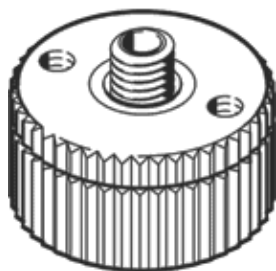

## データシート

特長	値
取付方向	任意
フィルタエレメントのサイズ	10 µm
使用圧力	-0.95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	100 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	9 g
取付方法	雄ネジ 真空ポートから
接続ポート径	M4
真空接続ポート	M4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	アルミニウム 真鍮ニッケルメッキ