


プラグ

SEA-4GS-7-2,5

部品番号: 192008

FESTO

バルブターミナル用

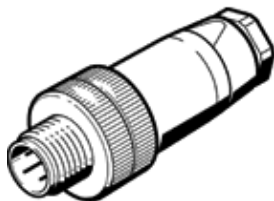

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ねじスリーブ
取付方向	任意
質量	18 g
配線方式	4ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 ストレートプラグ / ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	<= 250 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 250 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブルの最大直径	2.5 ... 2.9 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	PA
Material electrical contact	真鍮 白銅処理