


エアタンク VZS-20-B

製品番号: 192161

FESTO

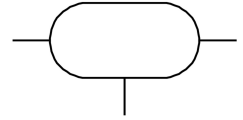

データシート

特徴	値
量	20l
取付位置	下向きのドレン
規格準拠	EN 286-1
使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 000032...232 000032
作動電圧	-0.95 bar...16 bar
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU簡易圧力容器指令準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮空気 窒素
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...100 -C
周囲温度	-10 -C...100 -C
接続ねじ最大締付トルク	130 Nm
ドレン最大締付トルク	27 Nm
製品質量	9000 g
取付方法	取付穴付
ドレン排出用接続部	G3/8
空気圧接続	G1
スプリング エアタンク	鋼製パウダーコーティング