

サービスユニット FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF

部品番号: 192472

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マニュアルOn-

 

Offバルブ、フィルタレギュレータ、ルブリケータ、ソケット無し
DC24Vソレノイドコイル付オンオフバルブ、圧力上昇バルブ、
ソケット無しの圧カスイッチ付分配ジョイントモジュール、取付
けブラケットからなります

マニュアルドレン抜き、金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

FESTO

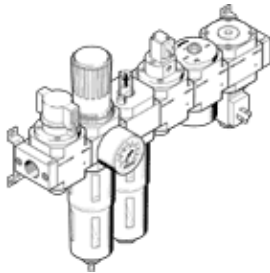

データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	分配モジュール 圧カスイッチ On-Offバルブ フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ 安全始動弁
最高ドレン貯留量	43 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	3 ... 16 bar
制御圧力範囲	2.5 ... 12 bar
標準流量	5,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	6,500 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC