

# サービスユニット FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE

部品番号: 192476

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタレギュレータ、ルブリケータ、ソケット無しDC24Vソ  
レノイドコイル付オンオフバルブ、取付けブラケット付ソフトス  
タートバルブからなります  
マニュアルドレン抜き、金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

FESTO

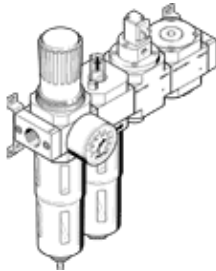

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	On-Offバルブ フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ 安全始動弁
最高ドレン貯留量	43 cm <sup>3</sup>
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	3 ... 16 bar
制御圧力範囲	2.5 ... 12 bar
標準流量	3,300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	4,400 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC