

# On-Off弁 HEP-D-MIDI

 

部品番号: 193249

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

サービスユニット用、要素接続ボルト付ネジ接続プレートなし

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

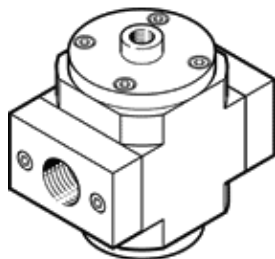

## データシート

| 特長               | 値                                      |
|------------------|--|
| 構造               | スプール弁                                  |
| 操作方法             | 空気圧                                    |
| シール              | ソフトシール                                 |
| 排気機能             | 絞り調整不可                                 |
| 手動操作             | なし                                     |
| リターン方式           | メカスプリング                                |
| バルブ機能            | 3方弁ノーマルクローズ                            |
| 使用圧力             | 0 ... 16 bar                           |
| パイロット圧力          | 3 ... 16 bar                           |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                     |
| 耐酸性クラス : CRC     | 2 - 腐食ストレスほぼなし                         |
| 材質               | RoHS対応                                 |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 流体温度             | -10 ... 60 °C                          |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                          |
| 取付方法             | ライン設備<br>アクセサリ                         |
| 取付方向             | 任意                                     |
| 流れ方向             | 逆流不可                                   |
| 質量               | 500 g                                  |
| エア接続ポート 3        | G1/4                                   |
| パイロット接続ポート 12    | G1/8                                   |
| 出カエアの純度クラス       | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| Material seals   | NBR                                    |
| Material housing | アルミダイカスト                               |