


ON / OFFバルブ HEP-1/2-D-MAXI

製品番号: 193258

FESTO

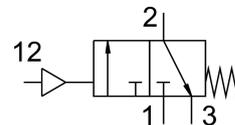

データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
手動操作	なし
リセット方法	メカスプリング
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
作動電圧	0 bar...16 bar
制御圧力	3 bar...16 bar
C 値	24.2 000022
b値	0.3
標準公称流量	5600 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	800 g
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
空気圧ポート 3	G3/8
パイロットエア接続 12	G1/8
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
材質 シール	NBR

特徴	値
材質ハウジング	アルミダイキャスト