


接続ケーブル KMYZ-2-24-10-LED

部品番号: 193443

FESTO

真空エジェクタ VAD-MYB、VADM、VADMI シリーズ用

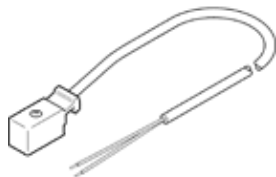

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 切換位置表示 | LED |
| 取付方法 | 電磁弁上にセルフタップで |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 170 g |
| 配線方式 | 2ピン / 2ワイヤ 角度付ソケット / ケーブル 角形、オープンエンド |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 40°C時の許容負荷電流 | 1 A |
| アース接続 | 供給不可 |
| ケーブル長さ | 10 m |
| 配線特長 | 標準 |
| ケーブル径 | 3.4 mm |
| ケーブルの構造 | 2x0,25 |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C |
| CEマーク | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Material housing | PA |
| Material electrical contact | 銅 |