


プラグソケット付ケーブル KMV-1-24-10-LED

部品番号: 193456

FESTO

組付け済、Vコイル用

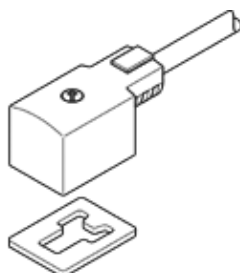

データシート

特長	値
切換状態表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	620 g
配線方式	プラグソケット Plug pattern type B to EN 175301-803
作動電圧 DC	24 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
アース接続	可能
ケーブル長さ	10 m
ケーブル径	6 mm
ケーブルの構造	3x0,75
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	銅