

 

# 真空エジェクタ

## VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2

部品番号: 193563

FESTO

標準、大流量タイプ、ハウジング幅14mm、T形、ワンタッチコネクタ

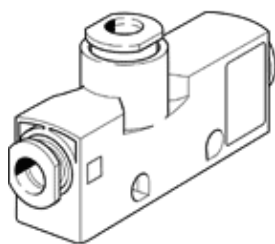

### データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.95 mm
スクリーンサイズ	14 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高吸込み流量 標準
構造	T形
最大吸込流量時の使用圧力	4 bar
使用圧力	1 ... 8 bar 6 bar
最大吸込流量	62.7 l/min
呼び圧力での加圧時間	0.46 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.5 Nm
質量	22 g
取付方法	取付穴 アクセサリ
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 3	QS-6
真空接続ポート	QS-6
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金
Material fitting	真鍮 ニッケルメッキ