


# 接続ケーブル KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B

部品番号: 193687

FESTO

MSZBとMSZC接続の組み合わせ、ソレノイドバルブMZBH、  
MOZBH、CPE10/14、CPV10/14、  
CPA10/14用、真空エジェクタVAD-MYB、VADM、VADMI用

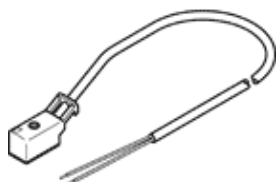

## データシート

特長	値
取付方向	任意
補助機能	保持電流低下
切換位置表示	LED
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
締付トルク	0.25 Nm
質量	50 g
配線方式	角度付ソケット / ケーブル 角形、オープンエンド 2ピン / 2ワイヤ
ケーブルの構造	2x0,25
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル長さ	2.5 m
アース接続	供給不可
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2で
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PA
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)
材質 (クランプコネクタ)	銅