


# ペローシリンダ EB-385-115

製品番号: 193789

FESTO

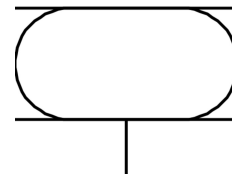

## データシート

特徴	値
サイズ	385
必要な組み込み径	400 mm
ストローク	115 mm
許容拡張高さ	175 mm
最大傾斜角度	15 deg
最大オフセット	10 mm
最低取付高さ	51 mm
機能	単動式
作動電圧	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[-:::4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 -C...70 -C
復元力	300 N
製品質量	5900 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ペローズ	NR/BR
材質ハウジング	鋼 亜鉛めっき