 



ペローシリンダ EB-325-215

部品番号: 193790

FESTO

メンテナンスフリー
スティックスリップ現象無し。

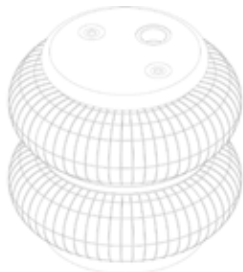

データシート

特長	値
サイズ	325
設定径	340 mm
ストローク	215 mm
拡張時の最高値	305 mm
最大傾斜角	20 deg
最大オフセット	20 mm
最低設定高さ	75 mm
運転モード	単動
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010により圧縮空気[- : - : 4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 70 °C
リセット力	300 N
質量	4,800 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material bellows	NR/BR
Material housing	鋼 亜鉛メッキ