 



スピードコントローラ GR-QS-6-LF

部品番号: 193968
廃番予定品

FESTO

一方方向の流量調整可能。
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

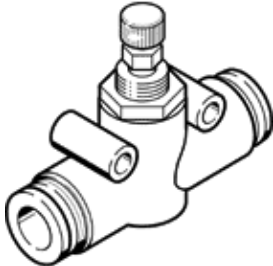

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	QS-6
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	オプション フロントパネル取付形 取付穴 アクセサリ
絞り方向時標準流量	75 l/min
自由流れの方向時の標準流量	260 ... 270 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
材質 ハウジング	強化PA
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	110 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	500 ... 510 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	25 g
材質	RoHS対応
材質 シール	NBR
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	ステンレス