


CAN-インターフェース SPC200-COM-CAN

部品番号: 194017

FESTO

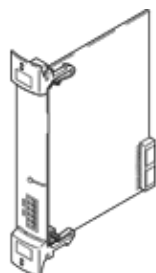

データシート

特長	値
コンフィギュレーションサポート	EDSファイル
プラグインモジュールの電流降下	50 mA
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
質量	80 g
最大アドレス数 出力	8 byte
最大アドレス数 入力	8 byte
フィールドバスインタフェースのアドレス設定範囲	0 ... 63
仕様：フィールドバスインタフェース	絶縁 レイヤー1：ISO/DIS11898 標準高速：最大1 Mbit レイヤー2：CANバージョンV2.0 Device Net Release 2.0 製品番号：9493 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
電気接続部 フィールドバスインタフェース	端子台 5ピン CIA DR-303-1による
取付スペース	3まで