


# ワンタッチコネクタ

## CQ-1-28H

部品番号: 194589

FESTO

大流量タイプ

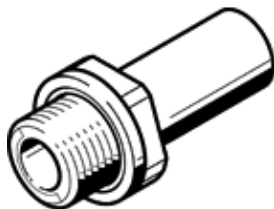

## データシート

特長	値
オリフィス径	23 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-25 ... 70 °C
締め付けトルク	62.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	200 g
エア接続ポート 1	G1 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブ CQ-28
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	ステンレス