

# サービスユニット FRCS-1/4-D-5M-MIDI

部品番号: 194896

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Dシリーズ、フィルタ/レギュレータ/ルブリケータコンビネーション

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

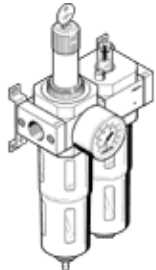

## データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	43 cm <sup>3</sup>
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	1 ... 16 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	1,300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,680 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC