 



サービスユニット FRCS-1/2-D-O-DI-MAXI

部品番号: 194973

FESTO

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、Sシリーズ、ロック可能なレギュレータヘッド付

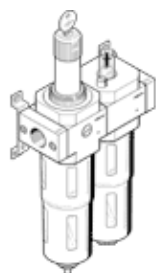

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| サイズ | MAXI |
| シリーズ | D |
| ロック機構 | 内部ロック付調整ノブ |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 40 µm |
| ドレン | 手動回転 |
| 構造 | フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ |
| 最高ドレン貯留量 | 43 cm ³ |
| ポウルガード | 金属製ポウルガード |
| 圧力計 | G1/8" |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 12 bar |
| 1時側圧力 | 1 ... 16 bar |
| 最大ヒステリシス | 0.4 bar |
| 標準流量 | 3,300 l/min |
| 作動流体 | 圧縮エア |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 2,600 g |
| 取付方法 | ライン設備 |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/2 |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 ポウル | PC |