


# 組付けプレート VN-T4-BP-NRH

部品番号: 195279

FESTO

VNシリーズ、18mm幅用、DINレール取付金具

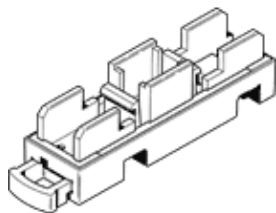

## データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.5 Nm
質量	4.5 g
取付方法	取付穴 トップハットレール
Material plate	強化POM
Material slide	POM