


# バンプ型隔壁ニップル SCN-PK-2

製品番号: 19528

FESTO

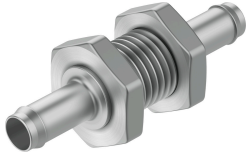

## データシート

特徴	値
呼び径	1.5 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 -C...60 -C
エア接続ポート 1	チューブ 外径3mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	アルミ
材質：ナット	鋼, 亜鉛めっき