


接続シャフト

KSK-40-

部品番号: 196588

FESTO

ベルト駆動軸 形式DGEL-...-...-ZRの平行同期運転用

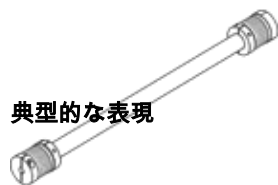

典型的な表現

データシート

特長	値
サイズ	40
基準長さ	250 ... 2,000 mm
取付方向	水平
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-10 ... 60 °C
材質	PWIS質を含む RoHS対応