


組付けプレート VN-T6-BP-NRH

部品番号: 196956

FESTO

VNシリーズ、24mm幅用、DINレール取付金具

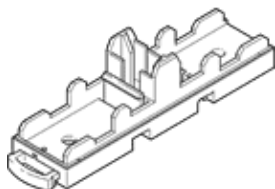

データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.8 Nm
質量	12.4 g
取付方法	取付穴 トップハットレール
材質	RoHS対応
Material plate	強化PA
Material slide	POM