


# シャットオフバルブ HE-N1/2-LO

製品番号: 197130

FESTO

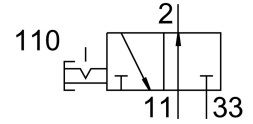

## データシート

特徴	値
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
制御方法	ダイレクト
作動電圧	1 bar...10 bar
C 値	28.13 000022
b 値	0.28
標準公称流量	6200 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	ねじ込み式
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	1100 g
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	NPT1/2
空気圧ポート 3	NPT 1
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミダイキャスト