


マニホールブロック MHA1-PR10-3-M3-PI-D25

製品番号: 197241

FESTO

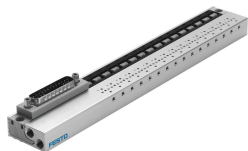

データシート

特徴	値
最大バルブ連数	10
作動電圧	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
エア接続ポート 1	M7
空気圧接続 2	M3
空気圧ポート 3	M7
材質 サブベース	鍛造アルミ合金