


マニホールド

MHA1-PR6-3-PI-PCBM

部品番号: 197254

FESTO

MHA1-PIシリーズ (マルチピンコネクタ) のプリント基板搭載用

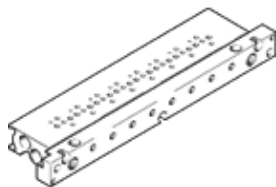

データシート

特長	値
バルブ位置	6
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 40 °C
バルブの取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M3
エア接続ポート 3	M5
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金