


はんだソケット PCBC-A-10

部品番号: 197261

FESTO

サブベース配管タイプ及びPRマニホールド配管型MHA1-P...-PI
及びHP1-P...-PI用

納入単位10個

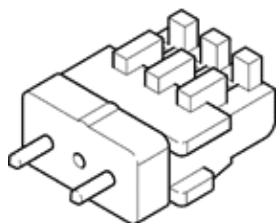

データシート

特長	値
取付方法	はんだベース
取付方向	任意
質量	5 g
容器サイズ	10
配線方式	2ピン
保護仕様	IP40
周囲温度	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA