


プラグソケット付ケーブル

KMH-0,5

部品番号: 197263

FESTO

高速応答弁 : MHA1-P...-HC/TCとMHP1-P...-HC/TC用

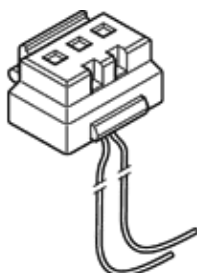

データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 (DC)	24 V
保護仕様	IP40 組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	4 g
配線方式	プラグソケット 2ピン
ケーブル長さ	0.5 m
取付方法	クリップ
ハウジングカラー	黒
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	POM
材質 ケーブル皮膜	PVC