


# ターミナル CPX

部品番号: 197330

FESTO

バルブターミナルの周辺システム用モジュラーシステム

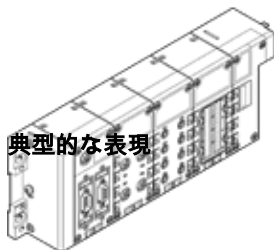

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
配線	フィールドバス 内蔵コントローラ
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
EU外での防爆認証	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
ガス防爆	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
LED	Bus status Channel status モジュールステータス System state
診断	Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics 電圧降下モジュール
最大アドレス数 入力	64 Byte
最大アドレス数 出力	64 Byte
パラメータ設定	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup
内部サイクル時間	< 1 ms
使用電圧範囲 ( DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
最大電力供給	16 A