


バルブターミナル MH1

部品番号: 197334

FESTO

ミニチュアバルブ用

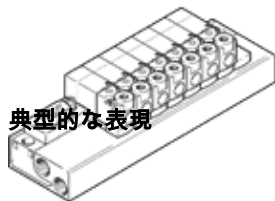

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルオープン
バルブサイズ	10 mm
最大流量	10mm時 10 l/min
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
認証	c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
認証発行部	UL MH19482
オフィス径	0.9 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
信号状態表示	LED
真空使用	あり
作動電圧 AC	24 V
作動電圧 DC	24 V 5 V 12 V
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 ... 40 °C
保護仕様	IP40 IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
配線	個別配線 Dサブプラグ
材質	RoHS対応
操作方法	電気
バルブ位置	24
バルブターミナル構造	固定グリッド