


# モータ取付キット EAMM-A-P5-28B-40P

製品番号: 1983122

FESTO

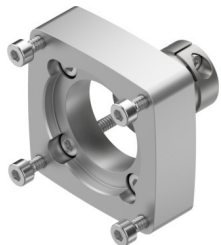

## データシート

特徴	値
呼び長さ	12.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.28 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	1.1 Nm
製品質量	50 g
インタフェースコード アクチュエータ	P5-28B
インタフェースコード モータイン	40P
インタフェースコード カップリングハウジング	28B
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠