


# 回転ディストリビュータ GF-3/8

部品番号: 2095

FESTO

空気供給用口 1 箇所は固定され、回転する 4 箇所から出力されます

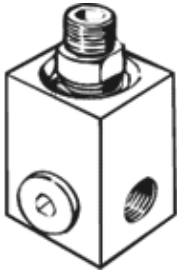

## データシート

特長	値
オリフィス径	15 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
最高速度	300 1/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	G3/8 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	雌ネジG3/8
材質	RoHS対応