


流量制御弁 GRO-1/4

製品番号: 2109

FESTO

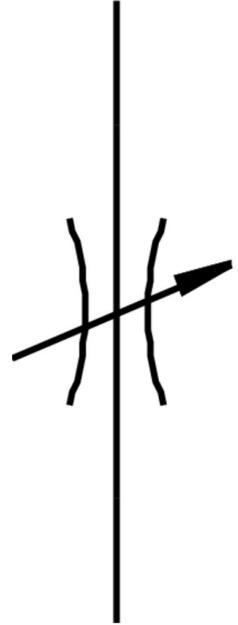

データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
調整部品	ローレットネジ
取付方法	インライン
制御流れの標準流量	350 l/min
作動電圧	0 bar...10 bar
周囲温度	-20 -C...60 -C
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 -C...60 -C
製品質量	80 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質シール	NBR
材質調整ねじ	鋼 亜鉛めっき

