


ギヤボックス EMGA-60-P-G5-EAS-60

部品番号: 2297687

★ Core product range

サーボモータに適合

FESTO

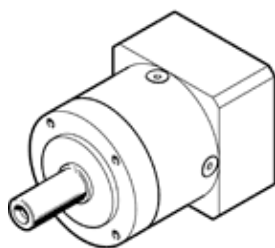

データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	60 mm
モータフランジサイズ	60 mm
ねじれバックラッシュ	0.17 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	5:1
最大入力速度	13,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出力トルク	40 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.078 kgcm ²
最大出力トルク	64 Nm
最大効率	98 %
回転抵抗度	2.3 Nm/arcmin
質量	900 g
減速機のインタフェース、出力シャフト	60H
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	60P
材質	RoHS対応