


# ギヤボックス EMGC-67-A-G1-SEC-67

部品番号: 2321480  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2026年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

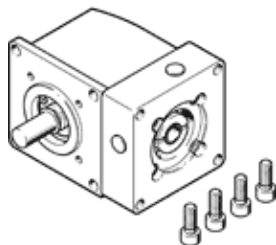

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	67 mm
モータフランジサイズ	67 mm
ねじレバックラッシュ	0.67 deg
ギアユニットタイプ	直角駆動減速機
減速比	1:1
最大入力速度	4,500 1/min
減速機の使用温度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP54
連続出力トルク	2 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.09 kgcm <sup>2</sup>
最大出力トルク	2.1 Nm
最大効率	90 %
回転抵抗度	0.105 Nm/arcmin
質量	930 g
インタフェースコード, モータOut	67A
インタフェースコード, モータ	67A
材質	RoHS対応